

# GEWINDEMUFFE FÜR CUUMMANTELTEN ERDUNGSSTANGE, GEWINDE, BRONZE, 5/8" Ø

## KATALOG-ZAHL

**CR58**



## BESCHEINIGUNGEN



## EIGENSCHAFTEN

Hochfeste Kupplungen sind beidseitig mit Gewinde und Fase versehen, um ein leichtes Fahren zu ermöglichen

Korrosionsbeständige Kupplungen sorgen für dauerhafte, niederohmige Kupfer-Kupfer-Verbindungen

## PRODUKTMERKMALE

Artikel-Zahl: 158040

Material: Bronze

Grundrod Durchmesser, nominal: 5/8"


Länge: 61 Millimeter

Gewinde-Größe: 5/8 " UNC

Maßeinheit Gewicht: 0.100 Kilogramm

Willigt mit ein: IEC® EN 62561-2

## DIAGRAMME

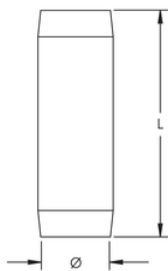

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**⚠** WARNING: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien einschließlich Leitung aussetzen, das zum Zustand von Kalifornien bekannt, um Krebs- und Geburtsschäden oder anderen reproduktiven Schaden zu verursachen. Zu mehr Information gehen Sie zu [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Wahl 1 - Kunde Obacht  
Wahl 2 - Technische  
Unterstützung

### Europa

Die Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Andere Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unsere leistungsfähige Mappe von Marken:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**