



UNIVERSAL-TRÄGERKLAMMER, DICKER FLANSCH, M10 GEWINDE

CATALOG NUMBER

310M10



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Universalträgerklammer für starke Träger

PRODUKTMERKMALE

Article Number: 389890

Material: Gusseisen

Finish: elektrisch galvanisiert

Hole Size (HS): 10 mm

Hole Type: Gewinde

Flange Thickness (FT): 31,8 mm max.

A: 28,6 mm

Torque (TQ): 7 N·m


Static Load 1 (F1): 2200N

Static Load 2 (F2): 1100N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Klemmschraube muss auf der geeigneten Seite des I-Trägers angezogen werden.

DIAGRAMS

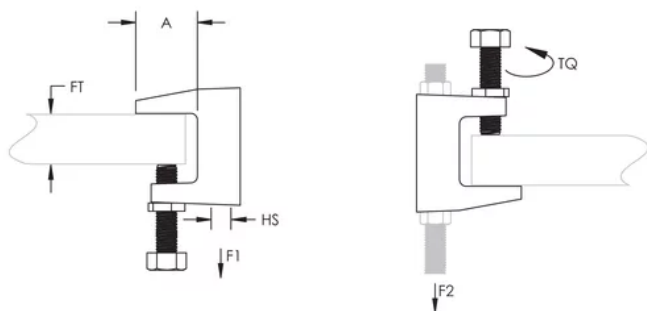

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER