

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder, S301, 14–20 mm Flansch, S302 Kabelbinder

KATALOGNUMMER

4H912CTBRS1



MERKMALE

Zur Befestigung von Kabeln an Trägerflanschen

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

Komplett mit Kabelbinder

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 170310

Material: Edelstahl 301 (EN 1.4310)


Flanschstärke (FT): 14 - 20 mm

Kabelbinder: Edelstahl 302 (EN 1.4324)

Durchmesser (Ø): 25 - 51 mm

Statische Last: 300N

DIAGRAMME

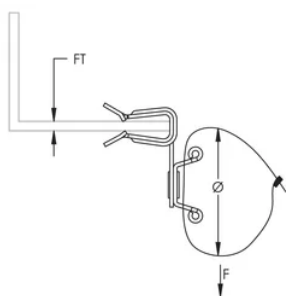

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

