



H-MSM FLANSCHKLIPP MIT KABELSCHUTZROHR/ROHR SCHELLE, SEITLICHE MONTAGE, FEDERSTAHL, 18–30 MM OD, 8–14 MM FLANSCH

CATALOG NUMBER

812M58SM



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen

Snap close clip pivots a full 360°

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

PRODUKTMERKMALE

Article Number: 160060

Material: Federstahl


Finish: nVent CADDY Armour

Outer Diameter (OD): 18 - 30 mm

Flange Thickness (FT): 8 - 14 mm

Static Load (F): 120N

DIAGRAMS

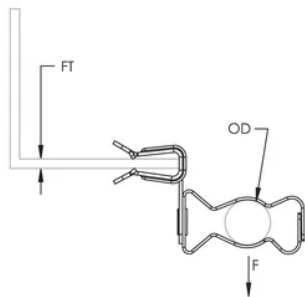

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.