



FLANSCHKLIPP ZUM AUFSCHLAGEN, FEDERST. 14–20 MM FL. 11 MM SCHRAUBE

CATALOG NUMBER

EM912SM



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Kann zur Befestigung von Verteilerdosen, Befestigungsmitteln oder sonstigen Anwendungen an Trägerflanschen aus verwendet werden

Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusätzlichen Bauteilen

Verschiedene Befestigungspunkte vorhanden zur Reduzierung des Lagerbestandes

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

PRODUKTMERKMALE

Article Number: 171850

Material: Federstahl

Finish: nVent CADDY Armour

Flange Thickness (FT): 14 - 20 mm

Rod Size (RS): 6

Screw Diameter (Sc): 6


Screw Length (L): 11mm

Static Load 1 (F1): 450N

Static Load 2 (F2): 330N

Static Load 3 (F3): 110N

DIAGRAMS

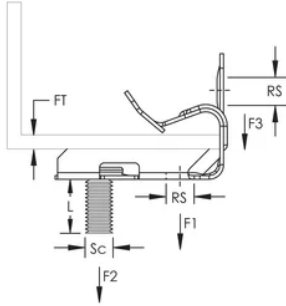

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.