



STAHLSEILABHÄNGUNG 1,5MM MIT HAKENENDSTÜCK – 3 M LANG – 19,5 KG

CATALOG NUMBER

SLK15L3



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss

Kann mit vielen nVent CADDY Befestigungselementen kombiniert werden

Zum Befestigen am Gebäude oder eines Gegenstandes wird das Seil einfach herumgeschlungen und der Haken am Seil eingehängt

Kann einfach wieder entfernt werden

Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken

Der Haken kann auch als Endanschlag benutzt werden, wenn das Seil durch Öffnungen geführt wird

Auch in Y-Haken Konfiguration verfügbar

PRODUKTMERKMALE

Article Number: 196510

Material: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Finish: elektrisch galvanisiert

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 1,5 mm

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Length: 3m

A: 48 mm

B: 18 mm

C: 4,5 mm

Height (H): 55 mm


Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12,5 mm

Angle (a): 90 ° Max

Static Load (F): 195N

DIAGRAMS

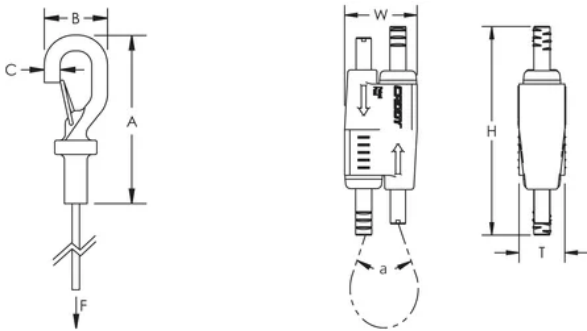

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER