
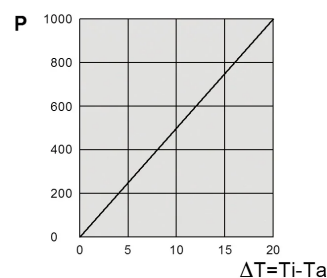


Luft-Luft-Wärmetauscher 50W/K, 115V, 771x316x103 Verzinkter Stahl

KATALOGNUMMER

MIX50CX0B

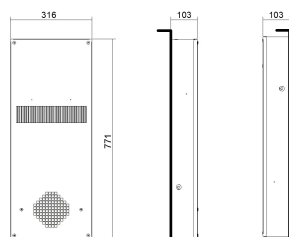

Industrielle Luft/Luft-Wärmetauscher bieten eine kostengünstige und wartungsarme Gehäusekühlung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Umgebungstemperaturbereich: -5 °C bis +55 °C

Oberfläche: RAL 7035 für die Ausführungen aus verzinktem Stahl

Verpackungseinheit: 1

PRODUKTMERKMALE

Leistung in Watt pro °C: 50W

Leistung in Watt pro °F: 122W

Nennspannung: 115V

Höhe: 771mm

Breite: 316mm

Tiefe: 103mm

Material: Verzinkter Stahl

Gewicht: 10kg

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Schutzart: IP54

Kabellänge: 3m

Bemessungsfrequenz: 50 – 60Hz

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE