


MANGUITO ROSCADO DE FIBRA DE VIDRIO FGBS

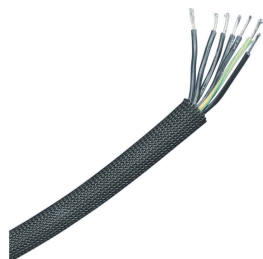

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio impregnada con barniz de silicona de alta temperatura

Resistente a las altas temperaturas

Aislamiento térmico y protección mecánica

Libre de halógenos

ESPECIFICACIONES

Material	Fibra de vidrio
Índice de inflamabilidad	UL® 1441 VW-1
Temperatura de trabajo	-70 a 300 °C

Número de catálogo	Nombre del artículo	Diameter	Color	Length	Unit Weight
FGBS4	556200	9 mm Max, 4 mm Nom	Negro	100 m	0.012 kg
FGBS8	556210	20 mm Max, 8 mm Nom	Negro	100 m	0.014 kg
FGBS10	556220	22 mm Max, 10 mm Nom	Negro	100 m	0.016 kg
FGBS12	556230	28 mm Max, 12 mm Nom	Negro	100 m	0.018 kg
FGBS15	556240	40 mm Max, 16 mm Nom	Negro	100 m	0.030 kg
FGBS20	556250	55 mm Max, 20 mm Nom	Blanco	50 m	0.044 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de unidad está por el metro (3.28 ').

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1 - Cuidado del cliente

Opción 2 - Ayuda técnica

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

APAC

Shangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Nuestra lista de gran alcance de marcas de fábrica:

nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER