


Kylmäasennettava kytkentäpakkaus

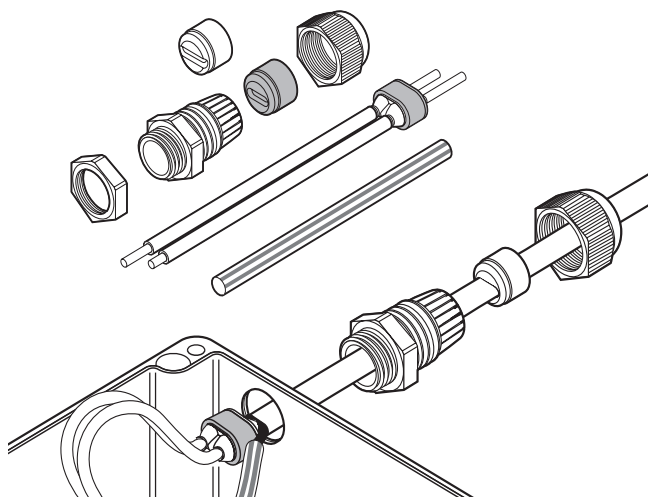

Tämä kytkentäpakkaus on suunniteltu käytettäväksi kaikkien itsesäätävien ja -rajoittuvien nVent RAYCHEM BT-, QTVR-, XTV-, KTV-, HTV- ja VPL-lämpökaapeli kytkemiseen kytkentärasiaissa. Se on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Päätteen asennus ei vaadi kuumailmapuhallinta eikä kaasupoltinta (eli tulityölupaa ei tarvita). Kovettumattoman (ja silikonittoman) tiivistemassan ansiosta asennus ja huolto on helppoa.

Pakkaukseen sisältyvät kaksi erilaista tiivistettä varmistavat läpivientiholkin tiiviynen kaikissa oloissa.

Lisänä toimitettavaa lukkomutteria tarvitaan kierteettömiin läpivienteihin.

KÄYTTÖKOHDE

KytKentäpakkaus itsesäätyville ja -rajoituville nVent RAYCHEM BTV-, QTVR-, XTV-, KTV-, HTV- ja VPL-lämpökaapeleille.

KIT CONTENTS

1 holkkiiviste, 2 tiivistekumia, 1 lukkomutteri, 1 kaapeliydinsuojus, 1 keltavihreä suojaletku,
1 asennusohjeet (monikieliset)

HYVÄKSYNNÄT

Baseefa16ATEX0038U	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db

IECEX BAS 16.0041U Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db

HTV lämpökaapelille ja C25-kytkentäpakkauskelle sovelletaan seuraavia järjestelmäsertifikaatteja:
PTB 21 ATEX 1003 X ja IECEx PTB 21.0007X

Ex TC RU C-BE.МЮ62.В.00054/18
1Ex e IIC Gb X Ex tb IIIC Db X
Ta -55°C...+110°C IP66
ООО "ТехИмпорт"

DNV-GL-hyväksyntä

Käytettäessä BTV- ja QTVR-lämmitysjärjestelmien kanssa, DNV-todistuksen numero TAE00000TU

Käytettäessä XTV- ja KTV-lämmitysjärjestelmien kanssa, DNV-todistuksen numero TAE00000TV



Ex e IIC Gb
Ex tD A21 IP66

TEKNISET TIEDOT

Alueluokitus	Räjähdysvaaralliset tilat, tilaluokka 1, 2 (kaasu), 21, 22 (pöly) Normaali
Tyyppi	Kylmäasennettava
Kierteen koko	M25 x 1,5
Ympäristön minimilämpötila	-55°C
Altistuslämpötila, maks. (holkkitiiviste)	110°C

TILAUSTIEDOT

Osan kuvaus	C25-100
Osan numero (paino)	263012-000 (0,07 kg)

Suomi

Puh 0800 11 67 99
salesfi@nVent.com



Tehokas merkkituotevalikoimamme:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER