


Busbar adapter 25A with cables

Sammelschienenadapter 25 A, mit Kabeln

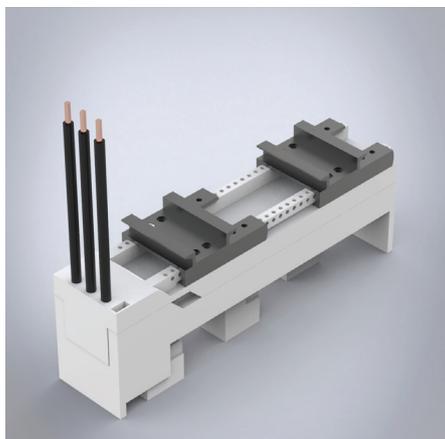

Beschreibung: Sammelschienenadapter 25 A. Mit zwei verschiebbaren Tragschienen. Mit abnehmbarem oberen Teil und Kabeln (4 mm²).

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstrom: 25 A.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Verlustleistung bei 80% Last: 1.7 W.

Pole: 3-polig.

Abmessung: 45 × 200 × 75 mm.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: CSA, UL, GL.

Artikelnr.

32400
