


nVent CADDY Rod Lock Federstahlbefestigungen für Gewindestangen

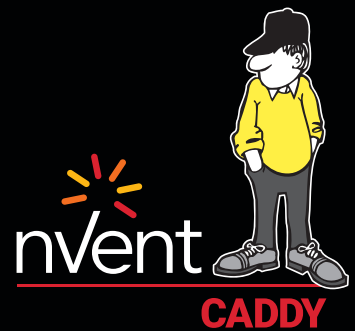

CONNECT AND PROTECT

SICHERHEIT

Federstahl mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit

Sicherheitsfaktor 3:1 für statische Last

Kompatibel mit den Anforderungen von UL2239-Material zur Befestigung von Kabelschutzrohr, Röhren und Kabel

Auf nVent CADDY Armour Korrosionsschutz gewähren wir 10 Jahre Garantie gegen Korrosion

Die nVent CADDY Anforderungen an den nVent CADDY Armour Korrosionsschutz beinhalten 1000 Stunden ohne roten Rost im Salzsprühnebel gemäß ASTM B117 / EN ISO 9227

nVent CADDY Armour Korrosionsschutz ist RoHS & REACH kompatibel

SCHNELLE INSTALLATION



Die patentierte nVent CADDY Rod Lock Technologie verkürzt die Installationszeit für leichte Trapeze und sogar für einzelne Gewindestäbe

Die Feinanpassung der Höhenjustierung kann durch drehen der Gewindestange erfolgen

EINFACHE INSTALLATION

Die Befestigung an der Wand kann mit einer Ankerschraube erfolgen, weiter Kombinationen mit bereits bestehenden nVent CADDY Befestigungselementen sind verfügbar

Zur Demontage der Gewindestange betätigen Sie den Öffnungsmechanismus mit einer Zange

Für 6 mm Gewindestäbe

Funktioniert auch mit leicht beschädigtem Gewinde und leichten Grat

Die Farbe der Linie entspricht der Zielsetzung der Eigenschaft:

SICHERHEIT
SCHNELLE INSTALLATION
EINFACHE INSTALLATION



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER