

nvent

RAYCHEM

NVENT RAYCHEM QUICKNET

Elektrisches Fußbodenbeheizungssystem

COMFORT YOU DESERVE





nVent
RAYCHEM

Die elektrische Fußboden-Heizmatte RAYCHEM QuickNet von nVent überzeugt durch eine **schnelle, passgenaue Installation** dank eines **zuverlässigen Klebstoffes** und **gleichmäßigen Kabelabständen**.

Die dünne, selbstklebende Heizmatte QuickNet eignet sich ideal für Renovierungsprojekte, denn sie lässt sich nicht nur unter Fliesen-, Parkett-, Laminat- und Holzböden, sondern auch bequem um Hindernisse herum verlegen – dazu reichen schon zwei Schnitte in das Gewebe.

QuickNet – verbesserte Merkmale

Mehr Auswahl

Die Garnitur QuickNet 90 enthält einen nVent-Thermostat des Modells SENZ. Die Garnitur QuickNet 160 enthält einen WLAN-fähigen nVent-Thermostat des Modells SENZ WIFI. QuickNet-Garnituren ohne Thermostat können jederzeit um einen nVent RAYCHEM-Thermostat Ihrer Wahl ergänzt werden.

Berechnen Sie einfach die zu beheizende Fläche in m² und wählen Sie die QuickNet-Heizmatte aus, deren Abmessungen dieser Fläche am nächsten kommen, ohne sie zu übersteigen. Nicht zur beheizbaren Fläche zählen Bereiche wie die unter Theken und Tresen, unverrückbaren Möbeln oder an sonstigen Stellen, an denen QuickNet nicht installiert werden soll.

Mehr Komfort zu minimalen Energiekosten

Die QuickNet-Fußboden-Heizmatte wurde überarbeitet und sorgt nun für eine bessere Wärmeverteilung am Boden. Das Ergebnis: maximaler Komfort.

Zudem ist das System vollständig konform mit der Ökodesign-Richtlinie, wenn es mit den Thermostaten NRG-DM, GREEN LEAF, SENZ oder SENZ WIFI betrieben wird. Diese gewährleisten, dass die Energiekosten möglichst gering gehalten werden.

Einfachere Installation, einfachere Anpassung

Dank des patentierten Designs der äußerst flexiblen, dünnen, selbstklebenden Heizmatte QuickNet sparen Sie Zeit, Vorbereitungs- und Kosten bei der Installation.

Und durch den neuen Klebstoff haften die Kabel noch besser am Untergrund; eine zusätzliche Befestigung gegen ein Lösen der Matte vom Untergrund ist daher nicht nötig. Das selbstklebende QuickNet-Netzband ist besonders praktisch bei der Installation einer Fußbodenheizung auf komplexen Grundrissen.



QuickNet 160 W/m² + SENZ WIFI-Thermostat
oder
QuickNet 90 W/m² + SENZ-Thermostat

SENZ WIFI bei QuickNet 160 inklusive



- Wochen-Timer
- Prädiktive Beheizung
- Fenster offen
- Fernsteuerung



Tippen



Wischen



Einfach



WLAN



App



32 Zonen



Effizient

Konform mit Ökodesign-Richtlinie

SENZ bei QuickNet 90 inklusive



- Wochen-Timer
- Prädiktive Beheizung
- Fenster offen
- Fernsteuerung



Tippen



Wischen



Einfach



Effizient

Konform mit Ökodesign-Richtlinie

Konform mit Ökodesign-Richtlinie =

Wird QuickNet um einen Thermostat mit Energiesparfunktionen ergänzt, beispielsweise die Erkennung offener Fenster oder die Prognose des Heizbeginns, erfüllt das daraus resultierende System die Ökodesign-Richtlinie, wonach sich ein Heizapparat durch eine gewisse Energieeffizienz auszeichnen muss.

Zwei Schnitte durch das Gewebe reichen schon und das Heizkabel lässt sich lösen und individuell um Hindernisse herum verlegen.

1



2



3



Die Fakten

Ideal für Renovierungen, aber auch für Neubauten – **nur 3,5 mm dünn!**

EINFACHE INSTALLATION

- Selbstklebende Matte mit noch besserer Haftung für eine schnellere Installation
- Keine Rückleitung erforderlich
- Matte wird einfach ausgerollt
- Einfacheres Verlegen um Hindernisse herum (nur zwei Schnitte ins Gewebe nötig)

NOCH FLEXIBLER

- Kann auf allen ausreichend gedämmten Unterböden installiert werden
- Auch in Duschen (Nass-/Feuchtbereiche) einsetzbar
- Viele Größen lieferbar, auch für sehr kleine Räume

ÄUSSERST ZUVERLÄSSIG

- Wartungsfrei
- 12–20 Jahre Komplettgewährleistung



12
Total care
warranty

Certified
PRO
RAYCHEM

20
Total care
warranty

KOMPLETTGEWÄHRLEISTUNG




QuickNet fällt unter die nVent RAYCHEM-Komplettgewährleistung: Eingetragene Elektroinstallateure können eine Gewährleistung von 12 Jahren anbieten und Zertifiziert PRO-Installateure eine von 20 Jahren.


Komplettgewährleistung = Im seltenen Fall eines Produktfehlers, den wir nicht beheben können, werden wir Ihnen ein neues Produkt liefern und die Installationskosten übernehmen. Darüber hinaus sorgen wir dafür, dass der Fußbodenbelag repariert oder gleichwertig ersetzt wird.

QuickNet – zwei Ausführungen

QuickNet 90 ist für alle soliden Untergründe geeignet. Sind eine höhere Heizleistung und eine kürzere Aufheizzeit gewünscht, empfehlen wir hingegen **QuickNet 160**. QuickNet 160 ist für alle soliden und nicht brennbaren Untergründe geeignet.

Die Matten sind mit unterschiedlicher Heizleistung (90 und 160 W/m²) und Größe (1–12 m²) erhältlich. Falls nötig, können mehrere Matten derselben Heizleistung miteinander kombiniert werden, um größere Flächen abzudecken.

	QuickNet 90	QuickNet 160
	Heizleistung W/m ²	
	90 W/m ²	160 W/m ²
Kabelabstand		
	90 mm	70 mm
Fliesen		
	✓	✓
Holz/Laminat		
	✓	✗
	Länge des Kaltleiters	
	2,5 m	5,0 m

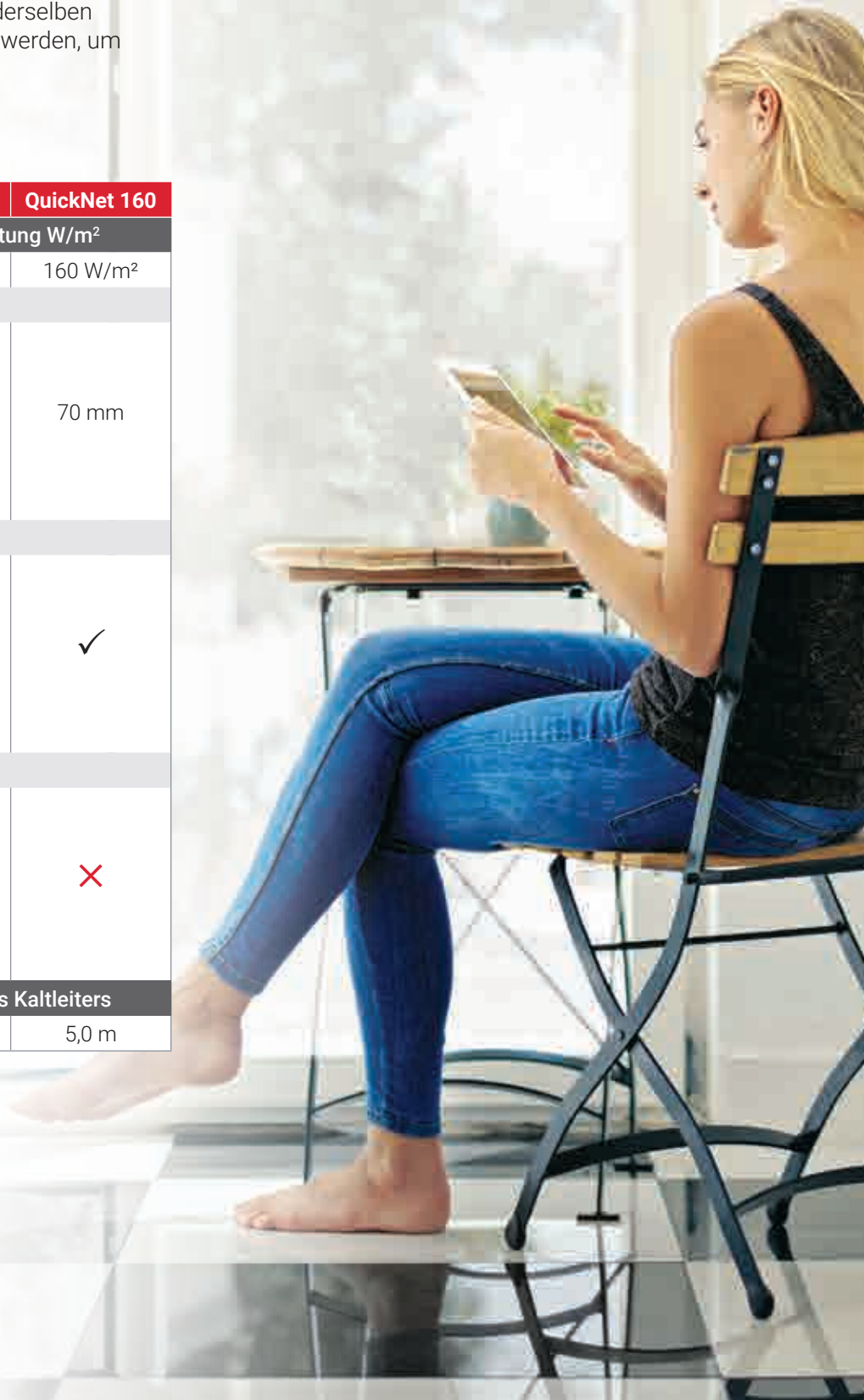



Moderne, komfortable
Fußbodenheizung

nVent RAYCHEM-Thermostate

SENZ UND SENZ WIFI

Modernes Design

- Unauffälliges Design für nahezu jede Umgebung
- 2-Zoll-Vollfarbdisplay



Einfache Bedienung

- Wischgestensteuerung wie am Smartphone
- Robuster, berührungsempfindlicher Touchscreen
- Setup-Assistent für schnelle Programmierung
- Vorkonfigurierte Programme für verschiedenste Anforderungen

Intelligent

- Leistungsstarke Selbstlernfunktion sorgt im richtigen Moment für die gewünschte Temperatur
- Erhöhter Komfort und Einsparungen dank Überwachung des Energieverbrauchs
- Wahl zwischen elegantem Schwarz und Schalterraahmen
- Ideal für Modernisierungs- und Sanierungsprojekte: mit den meisten Bodenfühlern kompatibel



Mehr Komfort dank WLAN: SENZ WIFI

- Fernsteuerung der Fußbodenheizung per kostenloser App
- Verbindung mit Ihrem WLAN
- Steuerung von Programmen und Temperatur über Smartphone oder Tablet
- Überwachung der Systemeffizienz
- Regelung von bis zu 32 Zonen (Räumen und/oder Gebäuden)



GREEN LEAF

- Green Leaf-Taste zum Ein- und Ausschalten sowie zum Ändern der Temperaturen und des Programms
- Großes, klares Display
- 4 voreingestellte Events



NRG-DM

- Intuitive Navigation
- Flexible Zeitplanung
- Selbstlernfunktion



Produktauswahltabelle

QUICKNET 90

Produktbezeichnung	Ohne Thermostat	Mit SENZ-Thermostat	Fläche	Abgabe	Maße (B x L in m)
R-QN-N-1.0M2	SZ18300279	SZ18300246	1	90	0.5 x 2.0
R-QN-N-1.5M2	SZ18300280	SZ18300247	1.5	135	0.5 x 3.0
R-QN-N-2.0M2	SZ18300281	SZ18300248	2	180	0.5 x 4.0
R-QN-N-2.5M2	SZ18300282	SZ18300249	2.5	225	0.5 x 5.0
R-QN-N-3.0M2	SZ18300283	SZ18300250	3	270	0.5 x 6.0
R-QN-N-3.5M2	SZ18300284	SZ18300251	3.5	315	0.5 x 7.0
R-QN-N-4.0M2	SZ18300285	SZ18300252	4	360	0.5 x 8.0
R-QN-N-4.5M2	SZ18300286	SZ18300253	4.5	405	0.5 x 9.0
R-QN-N-5.0M2	SZ18300287	SZ18300254	5	450	0.5 x 10.0
R-QN-N-6.0M2	SZ18300288	SZ18300255	6	540	0.5 x 12.0
R-QN-N-7.0M2	SZ18300289	SZ18300256	7	630	0.5 x 14.0
R-QN-N-8.0M2	SZ18300290	SZ18300257	8	720	0.5 x 16.0
R-QN-N-9.0M2	SZ18300291	SZ18300258	9	810	0.5 x 18.0
R-QN-N-10.0M2	SZ18300292	SZ18300259	10	900	0.5 x 20.0
R-QN-N-12.0M2	SZ18300293	SZ18300260	12	1080	0.5 x 24.0

QUICKNET 160

Produktbezeichnung	Ohne Thermostat	Mit SENZ WIFI-Thermostat	Fläche	Abgabe	Maße (B x L in m)
R-QN-P-1.0M2	SZ18300294	SZ18300261	1	160	0.5 x 2.0
R-QN-P-1.5M2	SZ18300295	SZ18300262	1.5	240	0.5 x 3.0
R-QN-P-2.0M2	SZ18300296	SZ18300263	2	320	0.5 x 4.0
R-QN-P-2.5M2	SZ18300297	SZ18300264	2.5	400	0.5 x 5.0
R-QN-P-3.0M2	SZ18300298	SZ18300265	3	480	0.5 x 6.0
R-QN-P-3.5M2	SZ18300299	SZ18300266	3.5	560	0.5 x 7.0
R-QN-P-4.0M2	SZ18300300	SZ18300267	4	640	0.5 x 8.0
R-QN-P-4.5M2	SZ18300301	SZ18300268	4.5	720	0.5 x 9.0
R-QN-P-5.0M2	SZ18300302	SZ18300269	5	800	0.5 x 10.0
R-QN-P-6.0M2	SZ18300303	SZ18300270	6	960	0.5 x 12.0
R-QN-P-7.0M2	SZ18300304	SZ18300271	7	1120	0.5 x 14.0
R-QN-P-8.0M2	SZ18300305	SZ18300272	8	1280	0.5 x 16.0
R-QN-P-9.0M2	SZ18300306	SZ18300273	9	1440	0.5 x 18.0
R-QN-P-10.0M2	SZ18300307	SZ18300274	10	1600	0.5 x 20.0

THERMOSTATE



Produktbezeichnung	SENZ WIFI	SENZ	GREEN LEAF	NRG-DM
Bestellnummer	1244-017778	1244-017777	1244-017312	1244-015152

Deutschland

Tel 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nvent.com

Österreich

Tel 0800 29 74 10
Fax 0800 29 74 09
salesat@nvent.com

Schweiz

Tel +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoBaar@nVent.com

Unser leistungsstarkes Markenportfolio

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER



[nVent.com](https://www.nvent.com)

©2019 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum von oder lizenziert durch nVent Services GmbH oder seine Tochtergesellschaften. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Raychem-SB-EU1363-QuickNetFLH-DE-1902

PCN 1244-022078