


Universal connection terminal

Universal-Anschlussklemme

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

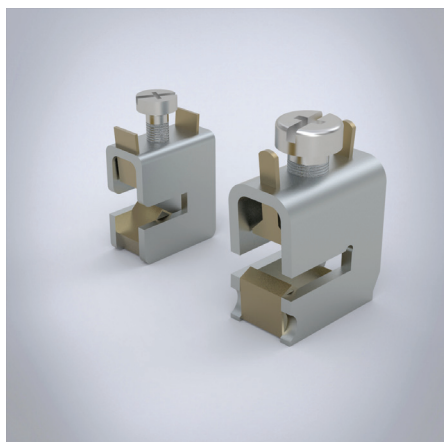

Beschreibung: Universal-Leiterklemme mit integrierter Haltefeder, unverlierbarer Klemmschraube und offenem Anschlussklemmenraum.

Nennspannung: 690 V.

Zertifikate: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Für den Einsatz bis zu max.	Terminalraum W × H (mm)	Anschluss min-max	Für Sammelschienen	Verpackungseinheit	Artikelnr.
440 A	17 × 15	16 - 120 mm ²	Flache Sammelschienen 5 mm	25 Stück.	01068
440 A	17 × 15	16 - 120 mm ²	Flache Sammelschienen 10 mm	25 Stück.	01203
180 A	7.5 × 7.5	1.5 - 16 mm ²	Flache Sammelschienen 5 mm	100 Stück.	01284
270 A	10.5 × 11	4 - 35 mm ²	Flache Sammelschienen 5 mm	50 Stück.	01285
400 A	14 × 14	16 - 70 mm ²	Flache Sammelschienen 5 mm	25 Stück.	01287
180 A	7.5 × 7.5	1.5 - 16 mm ²	Flache Sammelschienen 10 mm	100 Stück.	01289
270 A	10.5 × 11	4 - 35 mm ²	Flache Sammelschienen 10 mm	50 Stück.	01290
400 A	14 × 14	16 - 70 mm ²	Flache Sammelschienen 10 mm	25 Stück.	01292