


SPECIFIKATIONSTEXT

FROSTSKYDD AV HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR

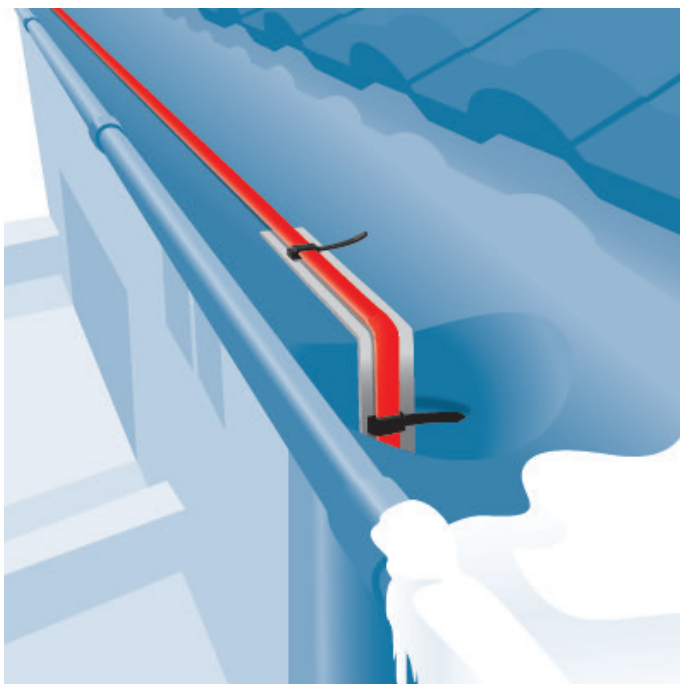

FROSTSKYDD AV HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR

Hindra is och snö från att samlas i hängrännor och stuprör. Då undviks fallande istappar och läckage på fastigheten. Våra system är framtagna för att minimera dessa risker genom att automatiskt smälta is och snö. Vi hjälper dig att välja den bästa lösningen.

Frostskydd av hängrännor och stuprör - Fördelar

- Minska risken för person- och egendomsskador på grund av istappar
- Minska risken för frostsprängning på fastigheter
- Enkelt och underhållsfritt
- Energieffektiva lösningar

Is och snö i hängrännor och stuprör kan utgöra ett allvarligt problem eftersom nedfallande istappar kan vara en fara för människor och egendom. Fastigheten kan också skadas genom läckage vid avsmältningen på grund av frostsprängning. För att förhindra detta erbjuder vi ett komplett sortiment av värmekabellösningar som förebygger snö- och isbildning.

- nVent RAYCHEM GM-2X – den självbegränsande värmekabeln för frostskydd av hängrännor och stuprör
* 36 W/m i isvatten och 18 W/m i luft vid 0 °C

EMDR-10, Temperatur- och fuktreglerenhet (E-nr 85 817 08)

- Elektronisk kontrollenhet, för DIN-montage, speciellt avsedd för temperatur- och fuktreglering av värmekabel-anläggningar på tak. Beroende på utomhustemperatur och mängden fukt i hängrännan, kommer anläggningen att driftsättas först när det finns risk för snö- och isbildning i hängrännor och stuprör.
 - Levereras komplett med temperatur- och fuktgivare
 - Ställbar eftervärmningstid 0-60 minuter
 - Energibesparing på upp till 80 %
 - Max. brytförmåga 10 A (vid högre strömmar måste kontakter användas)
 - Larmfunktion för givarbrott, givarkortslutning och spänningsbortfall

Automatikskåp med EMDR-10 fukt- och tempstyrning för värmekabel i hängrännor och stuprör

Typ	E-numbers (article numbers)	Huvudbrytare	Automatsäkringar/ utgångar	Jordfelsbrytare	Kapsling (HxBxD)
T2-2P 1x10A	89 492 70	2x25A	1x10A/230V	1x2pol 25/0,03A	Plast, IP55, 410 x 295 x 140 mm
T2-2P 1x16A	89 492 71	2x25A	1x16A/230V	1x2pol 25/0,03A	Plast, IP55, 410 x 295 x 140 mm
T2-2P 1x20A	89 492 72	2x25A	1x20A/230V	1x2pol 25/0,03A	Plast, IP55, 410 x 295 x 140 mm
T2-2P 3x10A	89 492 73	3x40A	3x10 A/230 V	1x4pol 25/0,03A	Plast, IP55, 560 x 295 x 140 mm
T2-2P 3x16A	89 492 74	3x40A	3x16 A/230 V	1x4pol 25/0,03A	Plast, IP55, 560 x 295 x 140 mm
T2-2P 3x20A	89 492 75	3x40A	3x20 A/230 V	1x4pol 25/0,03A	Plast, IP55, 560 x 295 x 140 mm
T2-2S 6x10A	89 492 76	3x40A	6x10 A/230 V	2x4pol 25/0,03A	Plåt, IP55, 600 x 600 x 200 mm
T2-2S 6x16A	89 492 77	3x40A	6x16 A/230 V	2x4pol 25/0,03A	Plåt, IP55, 600 x 600 x 200 mm
T2-2S 6x20A	89 492 78	3x40A	6x20 A/230 V	2x4pol 25/0,03A	Plåt, IP55, 600 x 600 x 200 mm
T2-2S 9x10A	89 492 79	3x63A	9x20 A/230 V	3x4pol 25/0,03A	Stålplåt, IP55, 600 x 600 x 200 mm
T2-2S 9x16A	89 492 80	3x63A	9x20 A/230 V	3x4pol 25/0,03A	Stålplåt, IP55, 600 x 600 x 200 mm
T2-2S 9x20A	89 492 81	3x63A	9x20 A/230 V	3x4pol 25/0,03A	Stålplåt, IP55, 600 x 600 x 200 mm

Fukt- och temperaturgivare - Ingår i skåpen.

Skåpen är utrustade med summalarm, utlöst jordfelsbrytare.

Ovanstående automatikskåp är färdigkopplade internt med fullständig dokumentation.

Specialskåp kan tillverkas efter önskemål – Kontakta någon av våra säljare för hjälp.

Sverige

Tel +46 31 335 58 00

saless@nvent.com



nVent.com

Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER