

Die ABS-Klemmenkasten-Baureihe DABP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Die DABP-Baureihe eignet sich gut für anspruchsvolle Umgebungen, da Wasser und Staub nicht in den Klemmenkasten eindringen können. Dadurch werden das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden.

Beschreibung: ABS-Klemmenkästen halogenfrei für Innenanwendungen. Geringe UV-Resistenz.

Material: Korpus: ABS. Einfache Abdeckung: ABS. Transparente Abdeckung: Polycarbonat.

Dichtung: Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit: -40° bis + 60°C.

Entflammbarkeit: UL 94 HB.

Schutzart: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).


Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Edelstahl, Befestigungsschrauben und Blindstopfen in Polyamid.


IP 66,67 | IK 06/07



Front view

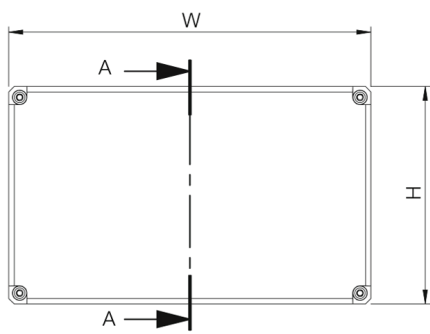


Sectional side view

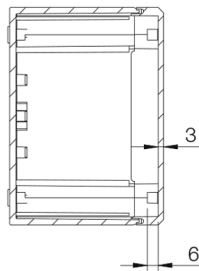


SECTION A-A

Inside box view

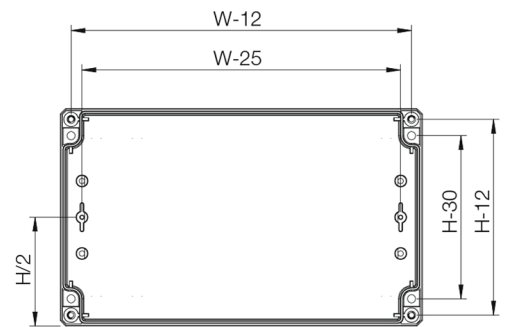

Top view

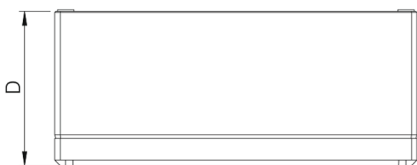

H	B	T	Innentiefe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnr.
53	55	36	27.5	0.50	DABP050504GE
53	65	36	25	0.80	DABP050704GE
80	82	56	42	0.10	DABP080806GE
80	82	86	72	0.10	DABP080809GE
80	120	56	42	0.15	DABP081206GE
80	120	86	72	0.20	DABP081209GE
80	160	56	42	0.20	DABP081606GE
80	160	86	72	0.20	DABP081609GE
120	122	56	42	0.20	DABP121206GE
120	122	86	72	0.25	DABP121209GE
120	160	91	77	0.35	DABP121609GE
120	200	86	72	0.35	DABP122009GE
150	200	76	62	0.40	DABP152008GE
160	240	91	77	0.55	DABP162409GE
160	240	121	107	0.70	DABP162412GE
230	300	86	72	0.85	DABP233009GE
230	300	111	97	1.00	DABP233011GE

Hinweis: Klemmenkasten mit montierter transparenter Abdeckung aus Polycarbonat kann bestellt werden, indem Sie in der Artikelnummer „GE“ durch „TE“ ersetzen.

DABP

Kleiner ABS-Klemmenkästen