



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Serien af dobbeltvæggede kompakte gulvmonterede aluminiumsskabe, EKOM, med en IP 66-beskyttelsesgrad til udendørs brug, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Komponenterne i skabet er godt beskyttet igennem den høje beskyttelsesgrad, men også via anti-vandalisme-funktioner og høj Thermal Management-effektivitet. Alle disse faktorer bidrager til at eliminere risikoen for komponentfejl og dermed unødvendig nedetid.

Krop: Skabskrop. Integrerede dybdeprofiler med hulmønster så monteringspladen kan justeres i dybden. Rammen i flere dørversioner er opdelt i individuelle moduler ved hjælp af lodrette deleskinner.

Regntag: Skrånende regntag med integreret tagrende og ventilationskanaler.

Dobbeltvæg: Dobbelte vægge med top og bund ventilationsåbninger tillader luftgennemstrømning.

Jordforbindelse: Alle skabsdele er jordnet gennem montage og udstyret med separat jordforbindelse.

Godkendelser: Modstandsdygtig over for klimatiske og kemiske aktive stoffer i henhold til EN61969-3 "Mekaniske strukturer for elektronisk udstyr. Udendørsanlæg".

Bundplader: Leveres som tilbehør.

Bagpanel: Fastgjort indefra. Standardfaciliteter til bagdørmontering.

Tæthedegrad: Overholder IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, når bundpladen er monteret.


Materiale: Aluminum AlMg3. Ramme: 2 mm. Dør: 2 mm. Bagpanel: 2 mm. Regntag: 2 mm. Dobbelt væg: 2 mm.

Lås: Espagnolette 4-punktslåsesystem. Påvirker ikke skabets plads indvendigt. Standardlifthåndtag med sikkerhedslås.

Overfladebehandling: RAL 7035 pulverlakering.

Dør: Dobbeltvægget med top og bund ventilationsåbninger tillader luftgennemstrømning. Monteret med indfældede hængsler til venstre-eller højrehåndsåbning. Individuelt aflåselige døre.

Levering inkluderer: Ramme med monteret dør og svinghåndtag, bagpanel, regntag, og dobbelte vægge. Levering omfatter også jordingsbolte. Leveres på en palle med samme bredde som kabinettet. Al emballage kan genbruges. Monteringsplade og bundplader er ikke inkluderet i standard levering.

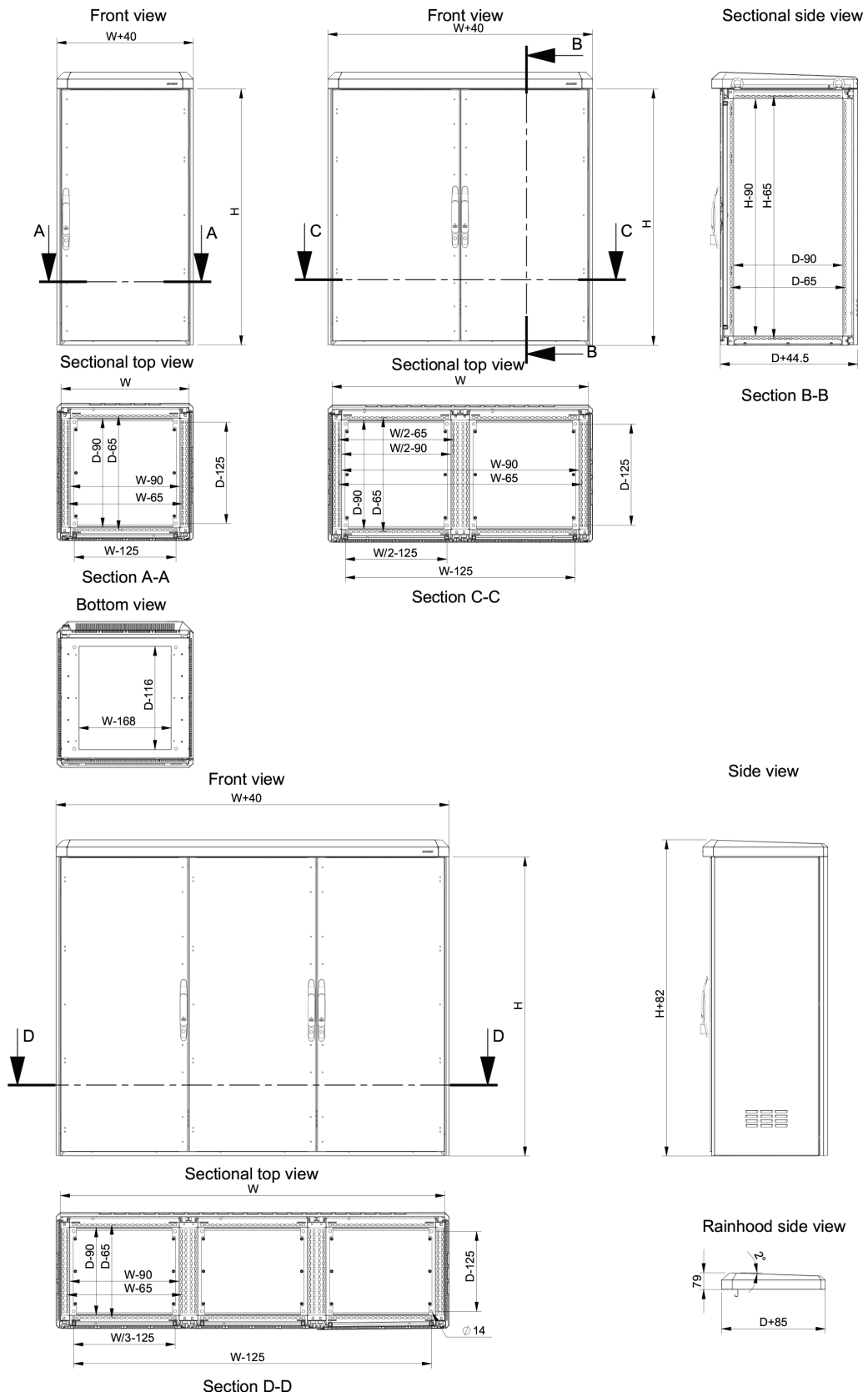

Uden monteringsplade/bundplade

H	B	D	Antal døre	Artikelnr.
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1400	1800	500	3	EKOM14185

EKOM

Ny kompakt dobbeltvægget version, aluminium enkelt og dobbeltdøre