



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



La gamme d'armoires compactes au sol double paroi en aluminium, EKOM, avec un indice de protection IP 66 pour une utilisation à l'extérieur, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Les composants à l'intérieur de l'armoire sont bien protégés grâce à l'indice de protection élevé, mais aussi aux caractéristiques antivandalisme et à l'efficacité de la gestion thermique. Tous ces facteurs contribuent à éliminer le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles.

**Corps:** Corps d'armoire monobloc. Profilés de profondeur intégrés avec perforations pour régler la platine de montage en profondeur. Le châssis des versions à plusieurs portes est divisé en plusieurs modules à l'aide de barres de séparation verticales.

**Toit de protection:** Capot antipluie incliné avec gouttière intégrée et canaux de ventilation dans le pourtour.

**Double mur:** Les doubles parois arrière et latérale, avec les ouvertures d'aération du haut et du bas, facilitent la circulation de l'air.

**Mise à la masse:** Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse distinct.

**Homologations:** GOST. Résistance climatique et aux substances chimiques actives conformément à la norme EN 61969-3 «Structures mécaniques pour équipement électronique. Armoires d'extérieur».

**Plaque de fond:** Fourni en tant qu'accessoire.

**Panneau arrière:** Fixation de l'intérieur. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série.

**Protection:** Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, lorsqu'une plaque de fond est montée.


**Matériau:** Aluminium AlMg3. Châssis: 2 mm. Porte: 2 mm. Panneau arrière: 2 mm. Capot antipluie: 2 mm. Double paroi: 2 mm.

**Fermeture:** Verrou à crémone quatre points. Ne compromet pas l'espace intérieur de l'armoire. Poignée pivotante standard avec verrou de sécurité.

**Finition:** Peinture en poudre structurée RAL 7035 100% polyester.

**Porte:** Les doubles parois, avec les ouvertures d'aération du haut et du bas, facilitent la circulation de l'air. Avec charnières invisibles pour ouverture à droite ou à gauche. Les portes de la version à plusieurs portes peuvent être verrouillées indépendamment les unes des autres.

**Livraison:** Châssis avec porte et poignée pivotante, panneau arrière, capot antipluie et doubles parois. Les boulons de mise à la terre sont fournis. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable. Platine de montage et plaques de fond non comprises dans la livraison standard.

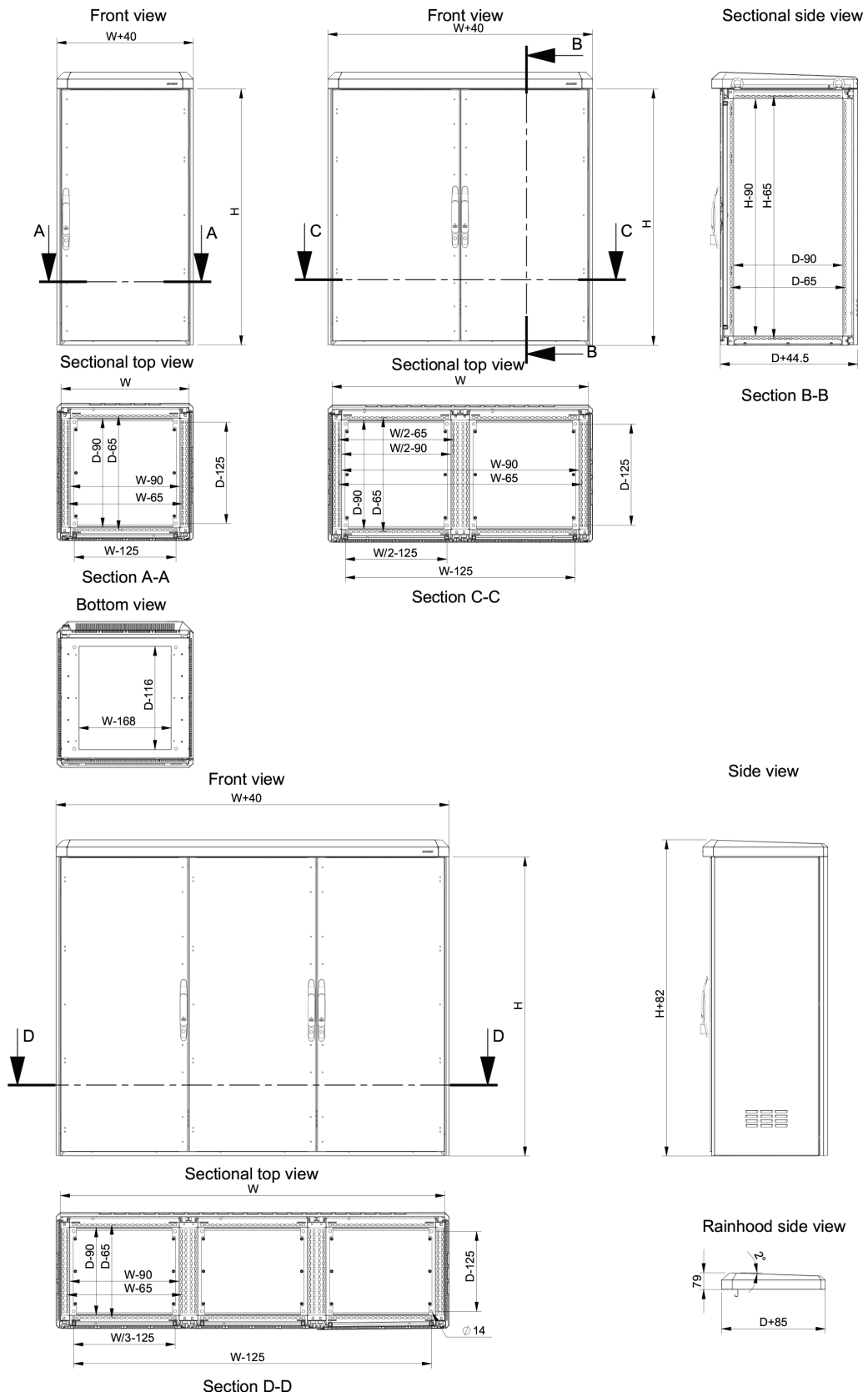

Sans plaque de fixation/plaque de fond

H	L	P	N° de portes	Référence
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1400	1800	500	3	EKOM14185

# EKOM

Nouvelle armoire monobloc double paroi en aluminium une ou plusieurs portes