

EKOM

Ny kompakt dobbel vegg versjon, aluminium singel og flers dørs versjoner



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Serien med kompakte gulvskap av aluminium med doble vegger, EKOM, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Gulvskapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Komponenter inne i skapet er godt beskyttet gjennom den høye beskyttelsesgraden, men også gjennom funksjonene for beskyttelse mot hærverk og temperaturstyring med høy effektivitet. Alle disse faktorene bidrar til å eliminere risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

Skap: Skap kropp lagd av en del. integrerte dybde profiler med hull mønster muliggjør montasjeplate som er justerbar i dybden. Rammen til fler dørs versjonen, er delt i individuelle moduler ved hjelp av vertikale dele skinner.

Regntak: Skrånende regn hette med integrert regn renne og ventilasjon kanaler rundt omkretsen.

Dobbelt vegg: Bak og sidestilte doble vegger med topp og bunn ventilasjons åpninger muliggjør luft strøm.

Jording: Alle paneler er jordnet gjennom sine sammenføringer og er utstyrt med separat jordings bolt.

Godkjenninger: GOST. Klimatisk og kjemisk aktivt substans resistanse i hht. EN61969-3 "Mekanisk struktur for elektronisk utstyr. Utendørs skap".

Bunnplater: Leveres som tilleggs tilbehør.

Bakplate: Festet fra innsiden. Standard anordning for bak dør montasje.

Tetthetsgrad: Tilsvare IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, når bunnplate er montert.


Materiale: Aluminum AlMg3. Ramme: 2 mm. Dør: 2 mm. Bak panel: 2 mm. Regn hette: 2 mm. Dobbelt vegg: 2 mm.

Lås: 4-punktters Espagnolette-låsesystem. Påvirker ikke den innvendige skapplassen. Standard løftehåndtak med sikkerhetslås.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktur pulver lakk 100% polyester.

Dør: Dobbelt vegget med topp og bunn ventilasjons åpninger muliggjør luft strøm. Montert med skjulte hengsler muliggjør venstre og høyre hånds åpning. Fler dørs versjonen har individuelle låsbare dører.

Levering: Ramme med dør med sving håndtak, bak panel, regn hette. Leveransen inneholder også jordings bolt. Levert på en pall, som har identisk bredde som skapet som tillater sammenkobling av skap uten å fjerne pallen. All emballasje er gjenvinnbar. Montasjeplaten og bunn platen er ikke inkludert i standard leveransen.

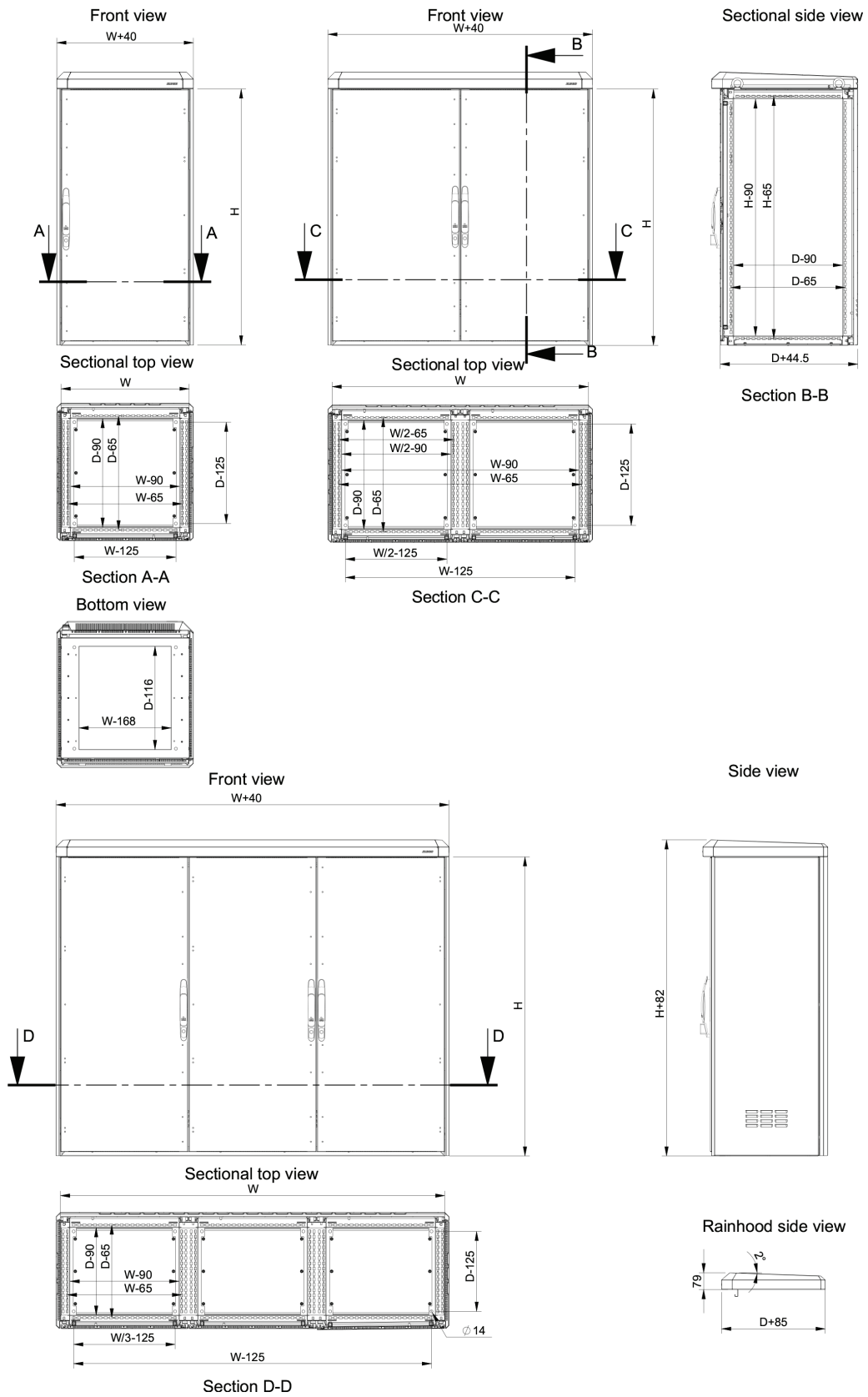

EKOM

Ny kompakt dobbel vegg versjon, aluminium singel og flers dørs versjoner



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

Uten montasjeplate /Bunnplater:

H	B	D	Antall dører	Artikkel nr.
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1400	1800	500	3	EKOM14185

EKOM

Ny kompakt dobbel vegg versjon, aluminium singel og flers dørs versjoner