



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Gama de dulapuri industriale compacte din aluminiu cu perete dublu EKOM, cu grad de protecție IP 66, pentru utilizare în exterior, conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Componentele din interiorul dulapului sunt bine protejate prin gradul ridicat de protecție, dar și prin caracteristicile anti-vandalism și prin nivelul ridicat de eficiență al managementului termic. Toți acești factori contribuie la eliminarea riscului de defectare a componentelor și, cu aceasta, a perioadelor inutile de nefuncționare.

**Corp:** Corp dulap turnat. Profile adâncime integrate, cu tipar orificii ce permite reglarea contrapanoului în adâncime. Cadrul pentru versiunile cu uși multiple este împărțit în module individuale prin intermediul profilelor verticale.

**Protecție impermeabilă:** Protecție impermeabilă înclinată cu canal scurgere și fante ventilație.

**Pereți dubli:** Panou spate și panouri laterale tip perete dublu, cu orificii în partea superioară și inferioară, pentru a permite ventilația naturală.

**Împământare:** Toate panourile sunt împământate prin montaj și sunt echipate cu bolț împământare separat.

**Aprobări:** GOST. Protecție împotriva substanțelor active chimic și climatic, conform EN61969+3 "Structuri mecanice pentru echipamente electronice. Cutii pentru mediul exterior".

**Plăci inferioare:** Disponibil ca și accesoriu.

**Panou posterior:** Montabil din interior. Poate fi înlocuit cu ușă spate.

**Protecție:** Corespunde cu IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 dacă este montată placa inferioară.


**Material:** Aluminiu AlMg3. Cadru: 2 mm. Ușă: 2 mm. Panou spate: 2 mm. Protecție impermeabilă: 2 mm. Perete dublu: 2 mm.

**Încuietore:** Sistem de închidere de tip espagnolette în 4 puncte. Nu interferează cu spațiul interior al dulapului. Mâner de ridicare standard cu blocare de siguranță.

**Finisaj:** Vopsea pulbere poliester 100% RAL 7035.

**Ușă:** Perete dublu cu orificii în partea superioară și inferioară pentru a permite ventilația naturală. Balamale montate mascat, permit deschidere stânga sau dreapta. Versiunea cu uși multiple oferă uși cu închidere individuală.

**Livrare:** Cadru montat cu ușă cu mâner pivotant, panou spate, protecție impermeabilă. Livrarea include și bolțuri împământare. Livrat pe palet având lățimea identică dulapului pentru a permite asocierea inclusiv pe paleți. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile. Contrapanoul și plăcile inferioare nu sunt incluse.

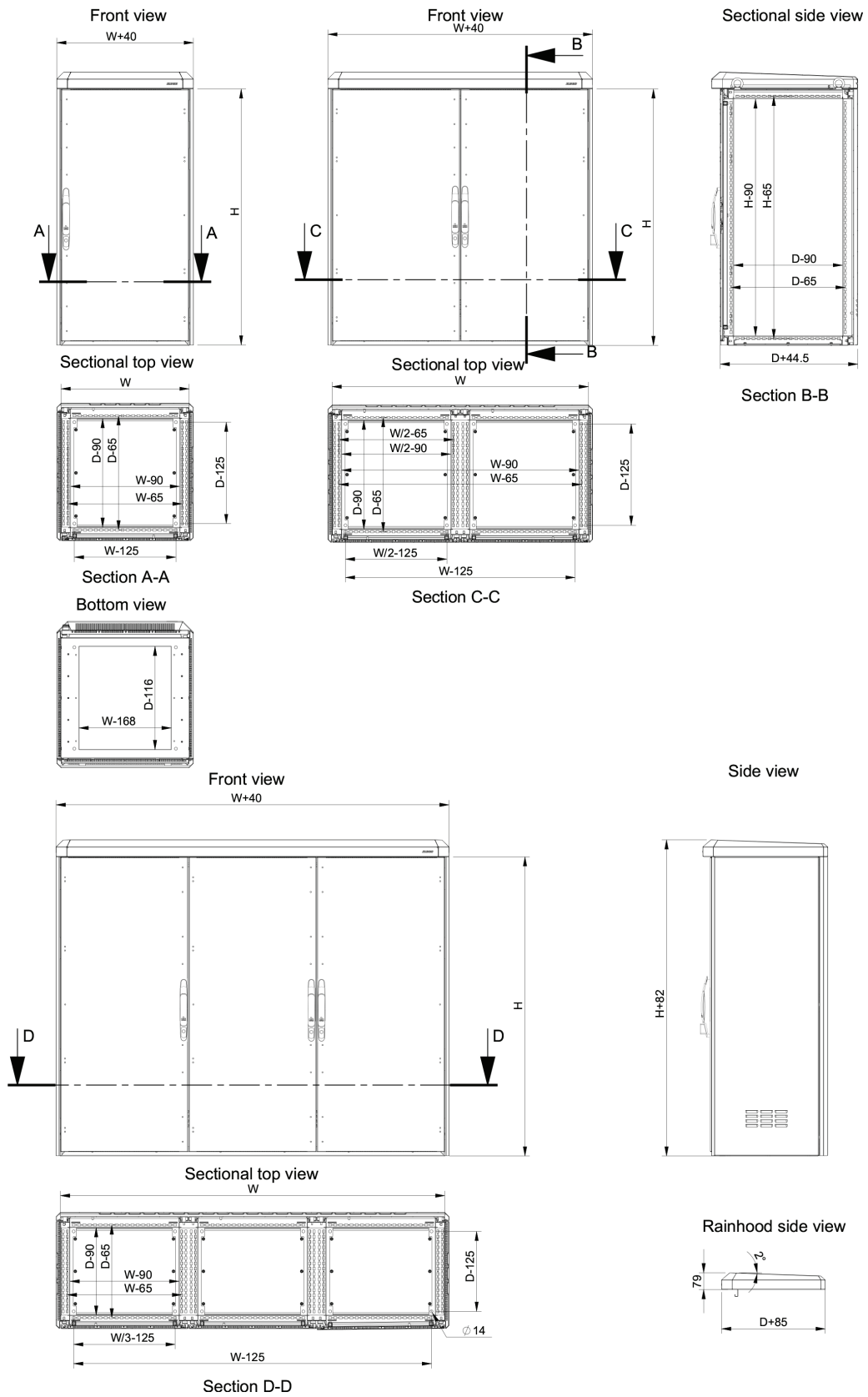

Fără contrapanou/Placă intrare cabluri

<b>Î</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>Nr. uși</b>	<b>Nr. articol</b>
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1400	1800	500	3	EKOM14185

# EKOM

Noua versiune compactă, perete dublu aluminiu, o ușă sau uși multiple



CONNECT AND PROTECT