



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Skåpen i golvskåpssortimentet EKOM med dubbel väggpanel har skyddsgraden IP 66 för utomhusanvändning och är en lagerförd lösning som finns i flera storlekar. Komponenterna inuti skåpet skyddas dels av den höga skyddsgraden men också av skadegörelseskydd och den höga värmehanteringseffektiviteten. Dessa faktorer bidrar till att eliminera risken för komponentfel och onödiga driftstopp .

Kapsling: Golvskåp i ett stycke. Djupprofiler med hålbild som tillåter djupjustering av montageplåten (komplettera med MPA06, tillbehör). Skåpsramen i kombiutförande (flera dörrar) är indelad i sektioner/moduler med vertikala avdelare/spröjs (modulbyggnation).

Regntak: Lutande solskydds/regntak med integrerad droppkant som skyddar dörrpackningen och ventilationskanaler i fronten.

Dubbelvägg: Rygg och sidoväggar med ventilationsöppningar i toppen och botten där luften tillåts cirkulera.

Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna och utrustade med separat jordningsbult.

Godkännanden: GOST. Testad för att motstå klimat samt kemiskt aktiva ämnen, enligt EN 61969-3 "Mekaniska byggsätt för elektronikutrustningar - Kapslingar för placering utomhus".

Bottenplåt: Tillhandahålls som tillbehör.

Bakstycke: Monterad med skruvar från insidan. Standardtillbehör tillgängligt för montering av bakre dörr.

Kapslingsklass: Uppfyller IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, när bottenplåten är monterad.


Material: Aluminium AlMg3. Ramsvep: 2 mm. Dörr: 2 mm. Bakstycke: 2 mm. Regntak: 2 mm. Dubbelvägg: 2 mm.

Lås: Spanjolettsystem med 4-punktslåsning. Påverkar inte insidan av skåpet. Standardlyfthandtag med säkerhetslås.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta (100% polyester).

Dörr: Dubbla väggar med ventilationsöppningar i toppen och botten där luften tillåts cirkulera. Dolda gångjärn som kan skiftas från höger- till vänsterhängning. Kombiutförande (flera dörrar) är varje dörr låsbar.

Leverans: Slep med dubbla väggar, bakstycke, regntak och monterad dörr med svänghandtag samt jordningsdetaljer. Levereras på lastpall med samma bredd som skåpet. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Montageplåt, bottenplåtar inte standard, utan beställs separat.

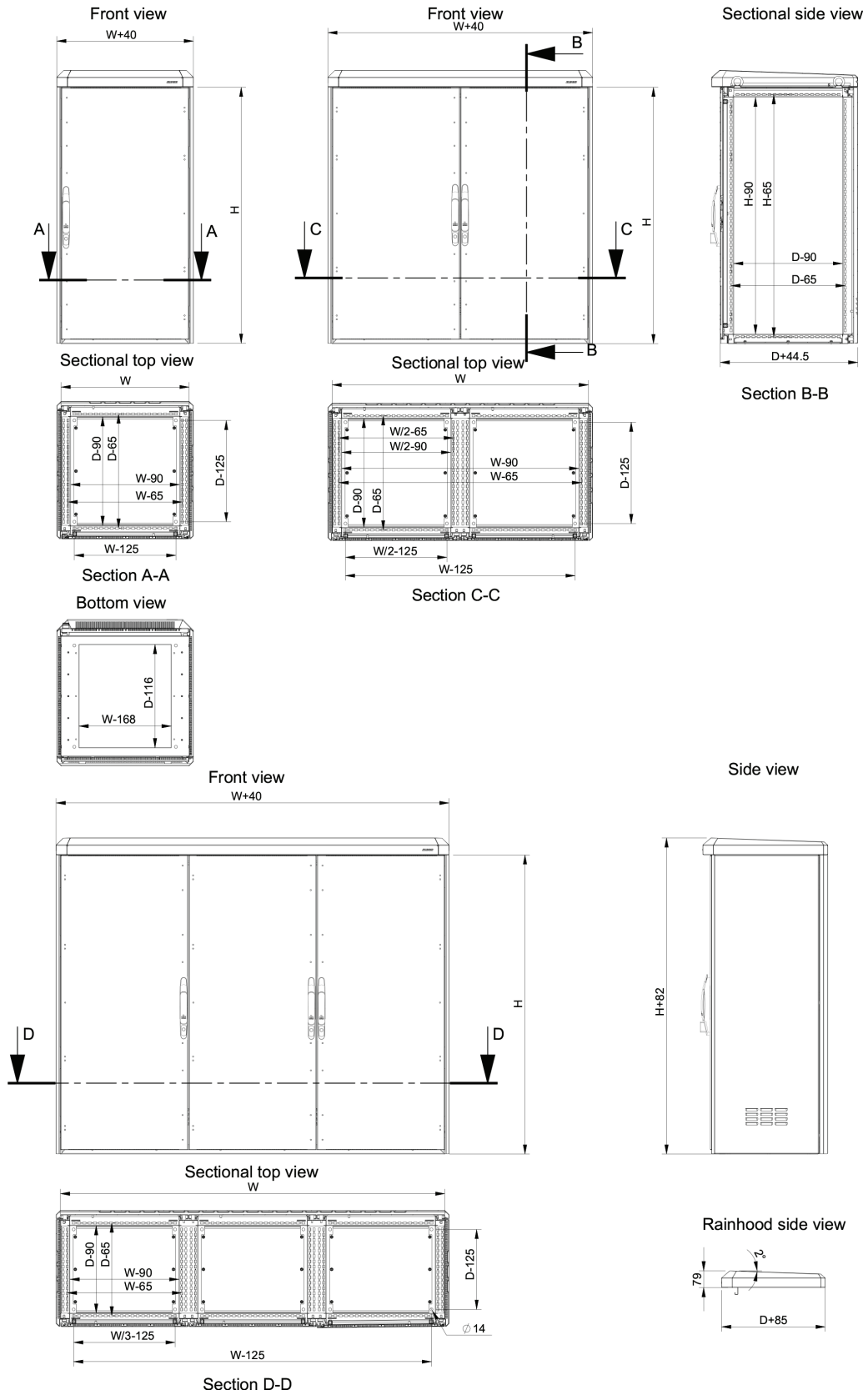

Exklusive montageplåt/bottenplåt

H	B	D	Antal dörrar	Artikelnummer
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1400	1800	500	3	EKOM14185

EKOM

Kompaktskåp med dubbla väggar, singel/kombidörrar, aluminium