



IP 66,67 | IK 06/07



Denne serie af ABS-klemkasser, OABP, med en IP 66-, IP 67-beskyttelsesgrad, kan forlænges i dybden. Den findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Dybere komponenter kan installeres, når der anvendes en forlængelsesramme, OPCP-EE. OABP-serien er velegnet til krævende miljøer, fordi vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

**Beskrivelse:** ABS-kasse, halogen-fri, egnet til indendørs brug. Lav bestandighed mod UV-stråling.

**Materiale:** Krop: ABS. Almindeligt dæksel: ABS. Gennemsigtigt låg: polycarbonat.

**Pakning:** Polyurethanpakning integreret i bokslåget.

**Temperaturområde:** -40 °C til +60 °C.


**Brændbarhed:** UL94 HB.

**Tæthedegrad:** IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).


**Overfladebehandling:** RAL 7035.

**Levering inkluderer:** Hus, dæksel og dækselskruer af polyamid samt monteringskruer.


Front view

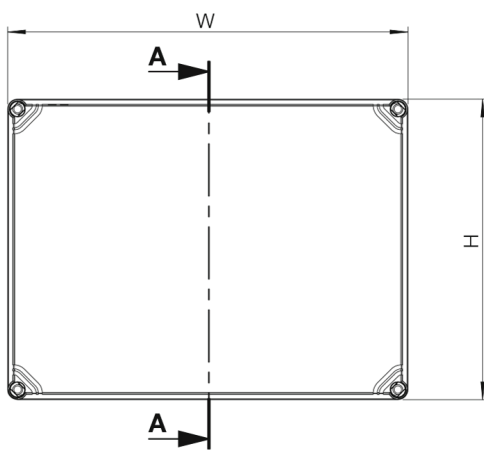


Sectional side view

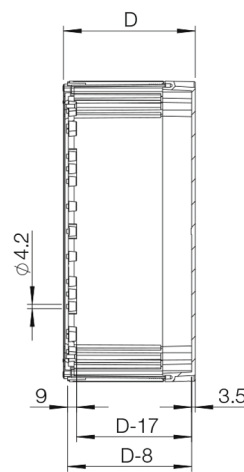

Inside box view

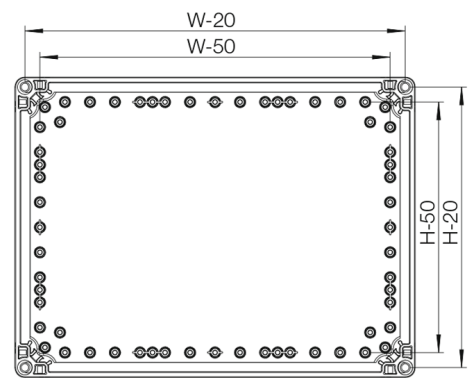

Top view

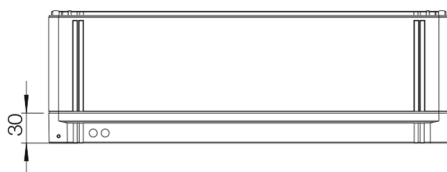

## Med gråt dæksel

H	B	D	Indvendig dybde (mm)	Vægt (kg)	Artikelnr.
200	200	132	115	1.10	OABP202013GE
200	300	132	115	1.45	OABP203013GE
200	400	132	115	1.75	OABP204013GE
300	300	132	115	1.90	OABP303013GE
300	400	132	115	2.30	OABP304013GE
300	600	132	115	3.20	OABP306013GE
400	600	132	115	4.00	OABP406013GE

## Med gennemsigtig dæksel

H	B	D	Indvendig dybde (mm)	Vægt (kg)	Artikelnr.
200	200	132	115	1.10	OABP202013TE
200	300	132	115	1.50	OABP203013TE
200	400	132	115	1.85	OABP204013TE
300	300	132	115	1.90	OABP303013TE
300	400	132	115	2.40	OABP304013TE
300	600	132	115	3.40	OABP306013TE
400	600	132	115	4.10	OABP406013TE

**OABP**

Stor ABS klemkasse



**HOFFMAN**

CONNECT AND PROTECT