



IP 66,67 | IK 06/07



OABP on IP 66, 67 -suojausluokan ABS-riviliitinkotelomallisto, jota voi laajentaa syvyyssuunnassa. Mallisto on saatavana suoraan varastosta monessa eri kokoluokassa. Syvempiä komponentteja voi asentaa OPCP-EE-korotuskehysten avulla. OABP-mallisto sopii erinomaisesti vaativiin olosuhteisiin: riviliitinkotelon sisäpuolelle ei pääse vettä eikä pölyä, joten komponenttivilkoja ja sen myötä tarpeettomia seisonta-aikoja ei pääse syntymään.

Kuvaus: ABS riviliitinkotelo, halogeeniton soveltuu sisäkäyttöön. Alhainen UV-säteilyn kestävyys.

Materiaali: Runko-osa: ABS. Tavallinen kansi: ABS. Läpinäkyvä kansi: polykarbonaatti.

Tiiviste: Polyuretaanitiiviste integroituna kotelon kanteen.

Lämpötilojen kestävyys: -40°C ... +60°C.


Syttyvyys: UL94 HB.

Kotelointiluokka: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).


Pintakäsittely: RAL 7035.

Toimitus: Polyamidiset runko, kansi ja kansiruuvit sekä kiinnitysruuvit.


Front view

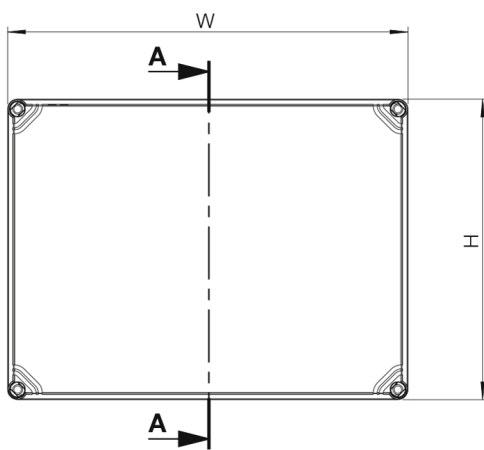


Sectional side view

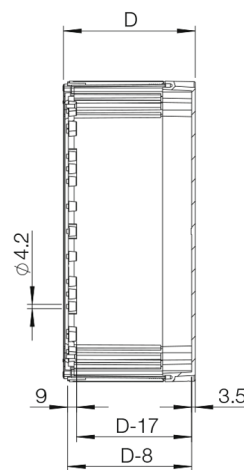

Inside box view

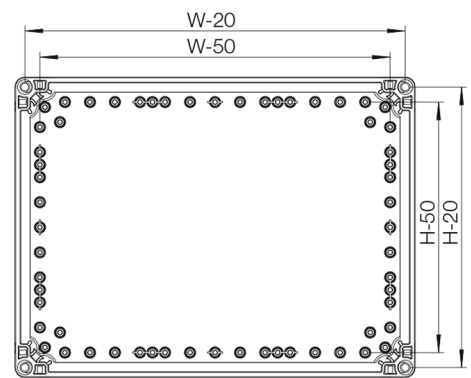

Top view

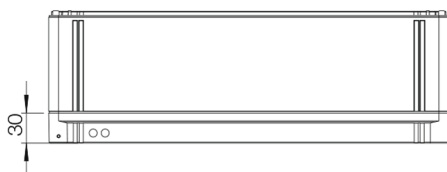

Harmaalla kannella

K	L	S	Sisäsyvyys (mm)	Paino (kg)	Osa nro.
200	200	132	115	1.10	OABP202013GE
200	300	132	115	1.45	OABP203013GE
200	400	132	115	1.75	OABP204013GE
300	300	132	115	1.90	OABP303013GE
300	400	132	115	2.30	OABP304013GE
300	600	132	115	3.20	OABP306013GE
400	600	132	115	4.00	OABP406013GE

Läpinäkyvällä kannella

K	L	S	Sisäsyvyys (mm)	Paino (kg)	Osa nro.
200	200	132	115	1.10	OABP202013TE
200	300	132	115	1.50	OABP203013TE
200	400	132	115	1.85	OABP204013TE
300	300	132	115	1.90	OABP303013TE
300	400	132	115	2.40	OABP304013TE
300	600	132	115	3.40	OABP306013TE
400	600	132	115	4.10	OABP406013TE

OABP

Iso ABS riviliitinkotelo