



IP 66,67 | IK 06/07



Denne serien med koblingsbokser i ABS, OABP, har en beskyttelsesgrad på IP 66/67 og kan utvides i dybde. Den er tilgjengelig fra lageret i mange forskjellige størrelser. Dypere komponenter kan installeres når en utvidelsesramme, OPCP-EE, brukes. OABP-serien er godt egnet for krevende miljøer, siden vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen. Det fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

Beskrivelse: ABS boks, halogen-fri egnet for innendørs bruk. Lav motstand mot UV-stråling.

Materiale: Skap: ABS. Vanlig deksel: ABS. Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat.

Tetning: Pakning i polyuretan integrert i boksdekselet.

Temperaturbestandighet: -40°C til +60°C.


Brennbarhet: UL94 HB.

Tetthetsgrad: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).


Overflatebehandling: RAL 7035.

Levering: Boksbase, deksel, dekselskruer av polyamid og monteringskruer.


Front view

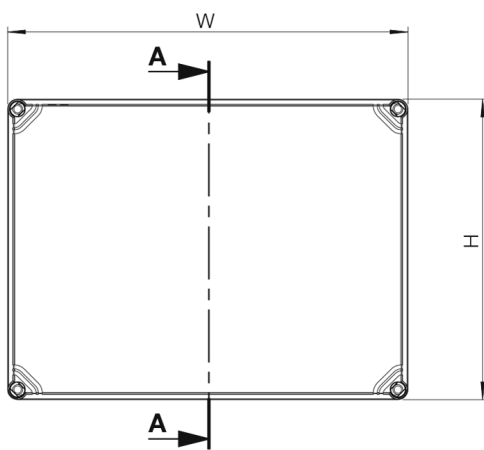


Sectional side view

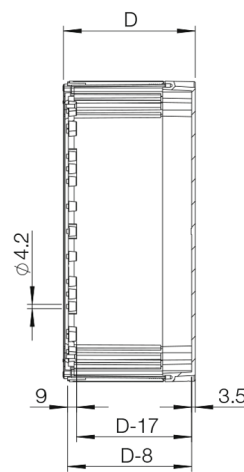

Inside box view

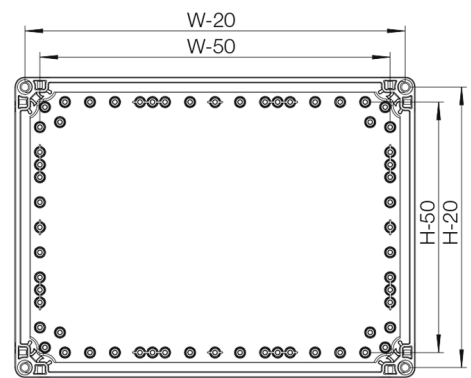

Top view

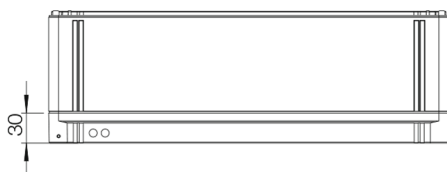

Med grått lokk

H	B	D	Innvendig dybde (mm)	Vekt (kg)	Artikkel nr.
200	200	132	115	1.10	OABP202013GE
200	300	132	115	1.45	OABP203013GE
200	400	132	115	1.75	OABP204013GE
300	300	132	115	1.90	OABP303013GE
300	400	132	115	2.30	OABP304013GE
300	600	132	115	3.20	OABP306013GE
400	600	132	115	4.00	OABP406013GE

Med transparent lokk

H	B	D	Innvendig dybde (mm)	Vekt (kg)	Artikkel nr.
200	200	132	115	1.10	OABP202013TE
200	300	132	115	1.50	OABP203013TE
200	400	132	115	1.85	OABP204013TE
300	300	132	115	1.90	OABP303013TE
300	400	132	115	2.40	OABP304013TE
300	600	132	115	3.40	OABP306013TE
400	600	132	115	4.10	OABP406013TE

OABP

Stor ABS boks



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT