



Die Dachentlüftungseinheit REU, wahlweise mit Schutzart IP 33 oder 54, lässt sich dank ihrer Click-in-Funktion einfach installieren. Sie bietet eine gute Lösung, wenn der Raum an der Tür oder den Seitenwänden des Schaltschranks begrenzt ist.

Beschreibung: Die auf den Schrank zu montierende Dachentlüftung ermöglicht eine natürliche Entlüftung ohne Ventilator. Die Installation erfolgt über eine einfache Schnell-Montage. Filter-Effizienz von >90% für die IP 54 Einheit (REU05R5).

Material: Lackiertes Stahlblech und einspritzgegossenes Thermoplastik (ABS-FR), selbst-verlöschend, UL94V0.


Temperaturbereich: -15 °C bis +55 °C.

Schutzart: IP 33 ohne Filtermatte, IP 54 mit Filtermatte.


Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: Eine Dachlüfter-Einheit.


Top view

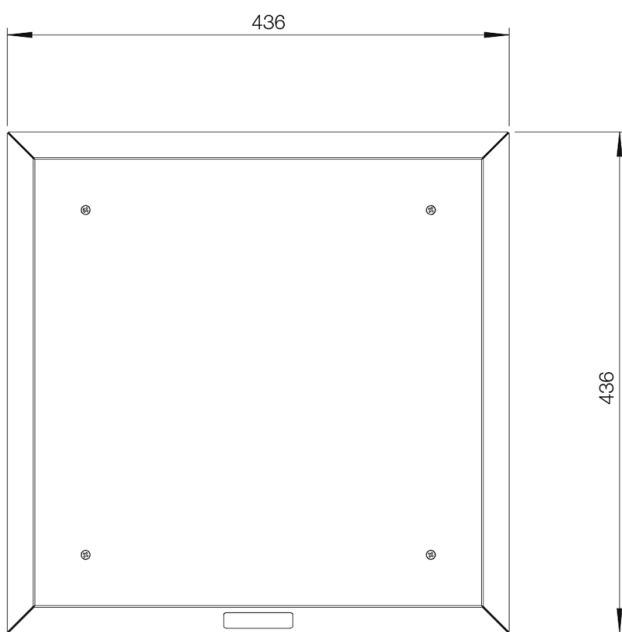

Bottom view

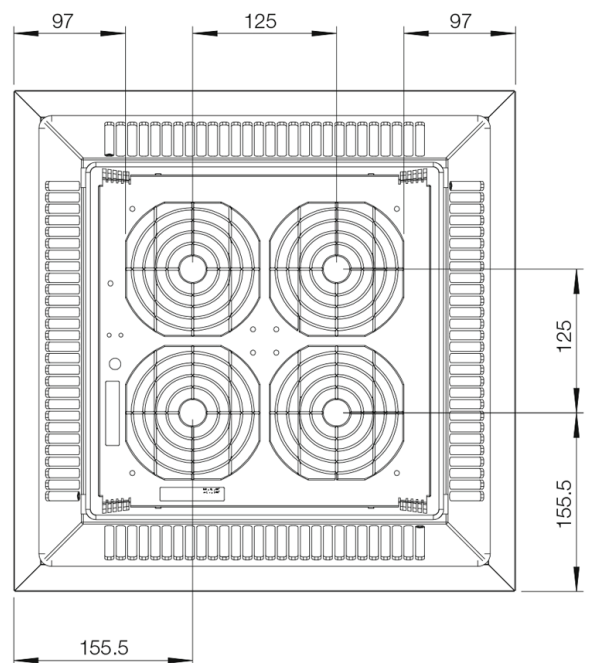

Front view

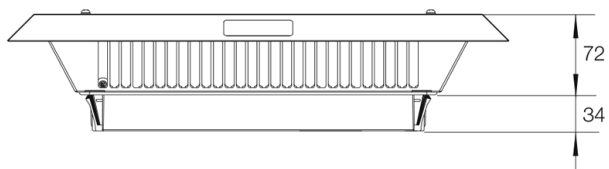

Filtermatte (EN779)	Filterleistung (%)	IP	Ausschnitt (mm)	Gewicht (kg)	CatalogNumber
Keine Filtermatte	Keine Filtermatte	33	291 × 291	3.35	REU03R5
G4	>90	54	291 × 291	3.40	REU05R5

